
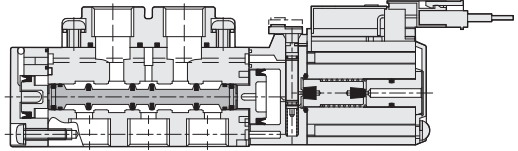


# SM 系列 — 5000、7000、9000 電磁閥

作動規格表與訂購稱呼說明

CHELIC PNEUMATIC

## ◀ 內部結構圖

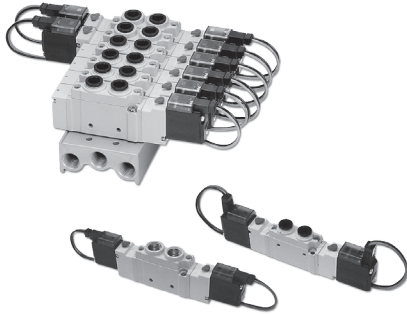

## ◀ 規格表

項目	機種	SM5000		SM7000		SM9000	
使用流體		空氣					
使用壓力範圍	kgf/cm <sup>2</sup> (Kpa)	1.5~7(150~700)					
使用溫度範圍	°C	0~50					
切控方法		空氣導引					
氣口數及位置數		5口 2位置	5口 3位置	5口 2位置	5口 3位置	5口 2位置	5口 3位置
閥仕様		常閉型					
有效斷面積	mm <sup>2</sup> (CV)	9(0.5)		16.2(0.9)		30.6(1.7)	
手押按鈕		手壓旋轉固定					
連接口徑		Rc 1/8, Ø4, Ø6, Ø8		Rc1/8, Rc 1/4, Rc 3/8, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12			
潤滑		自由供給方式					

## ◀ 訂購稱呼代號

