

弹簧螺丝紧固型

RoHS



2D CAD 可从网页下载

特长

FCN型弹簧螺丝紧固式端子台

- 可连接至FCN40芯连接器型PLC。
- 长度为146mm的省空间型产品。
- 采用弹簧式结构，O形端子的配线边也和Y形端子一样简单。
- 上下段端子台结构，配线时互不影响。
- 同时支持DIN导轨安装和螺钉安装。



注意

省空间 PLC 柜内接线



1台起接受订购!

发货日期

1~4台	次日(当日)
5台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品


关联产品

FCN连接器线束

▶2081页





接线图

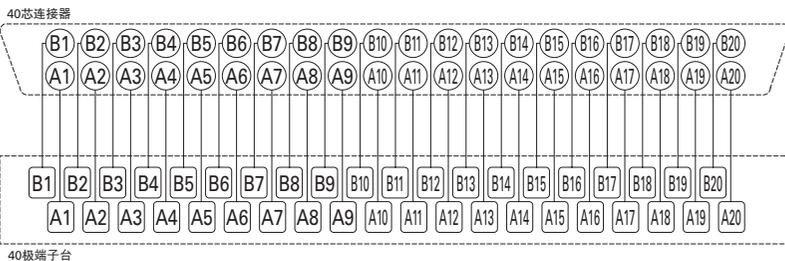


尺寸图

(单位: mm)

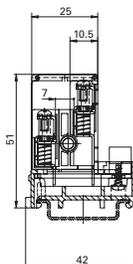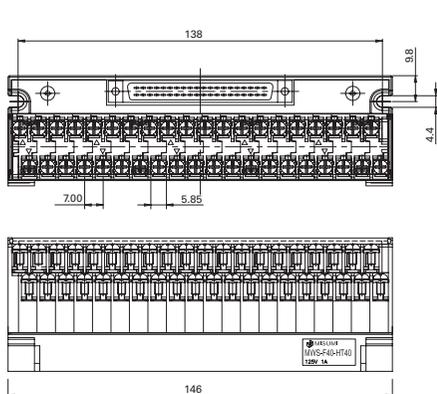

输入连接器 (TOP VIEW)

 FCN40芯插针



适用压着端子



▶3807页

▶3805页

规格

额定电压	AC/DC125V
额定电流	1A
耐电压	AC500V 1分钟
绝缘电阻	1000MΩ 以上(DC500V)
端子螺丝	M3(弹簧式)
紧固扭矩	0.8N·m max
适用电线	AWG22~16
端子间距	7mm
环境温度范围	-40℃~+80℃

材质

端子台	PBT(G15)
壳体	PC
电路板	环氧树脂玻璃纤维(FR4)
螺丝	钢、镀锡



即时报价 询价请详参 0208



型号	输入连接器	单价				重量(g)
		1~4台	5~9台	10~19台	20台以上	
MWS-F40-HT40	FCN40芯	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定	209



Order 订货范例

型号

MWS-F40-HT40