


## 公制加长球头内六角扳手

新产品

S-2

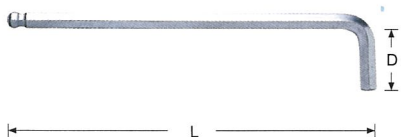


- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
- 球头扳手可倾斜25度使用。
- 符合GB/T5356-2008标准

| STANLEY 件号     | 件号          | 规格(mm) | L(mm) | D(mm) |    |
|----------------|-------------|--------|-------|-------|----|
| STMT94079-8-23 | 94-079-23 ↓ | 1.5    | 91.5  | 15.5  | 6  |
| STMT94080-8-23 | 94-080-23 ↓ | 2      | 102   | 18    | 12 |
| STMT94081-8-23 | 94-081-23 ↓ | 2.5    | 114.5 | 20.5  | 6  |
| STMT94082-8-23 | 94-082-23 ↓ | 3      | 129   | 23    | 6  |
| STMT94083-8-23 | 94-083-23 ↓ | 4      | 144   | 29    | 6  |
| STMT94084-8-23 | 94-084-23 ↓ | 5      | 165   | 33    | 6  |
| STMT94085-8-23 | 94-085-23 ↓ | 6      | 186   | 38    | 6  |
| STMT94086-8-23 | 94-086-23 ↓ | 7      | 197   | 41    | 6  |
| STMT94087-8-23 | 94-087-23 ↓ | 8      | 208   | 44    | 6  |
| STMT94088-8-23 | 94-088-23 ↓ | 10     | 234   | 50    | 6  |

## 7件套公制短柄球头内六角扳手

新产品

S-2

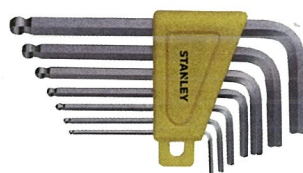

- 采用S2高级合金钢制造, 公制短柄。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
- 球头扳手可倾斜25度使用。
- 符合GB/T5356-2008标准。


| 规格(mm) | 长边长(mm) | 短边长(mm) |
|--------|---------|---------|
| 1.5    | 45      | 14      |
| 2      | 50      | 16      |
| 2.5    | 55      | 18      |
| 3      | 63      | 20      |
| 4      | 70      | 25      |
| 5      | 80      | 28      |
| 6      | 90      | 32      |

| STANLEY 件号     | 件号          | 规格(mm)                  |    |
|----------------|-------------|-------------------------|----|
| STMT94551-8-23 | 94-551-23 ↓ | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 | 10 |

## 9件套公制长球头内六角扳手

新产品

S-2 明星产品

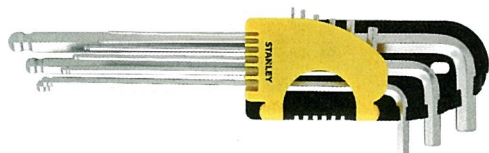


- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
- 球头扳手可倾斜25度使用。
- 符合GB/T5356-2008标准。

| STANLEY 件号     | 件号          | 规格(mm)                         |   |
|----------------|-------------|--------------------------------|---|
| STMT94162-8-23 | 94-162-23 ↓ | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 6 |

## 9件套公制加长内六角扳手

新产品

S-2

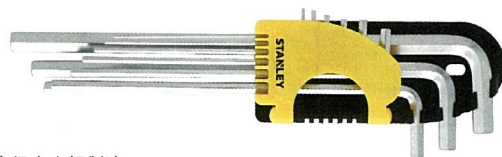


- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
- 符合GB/T5356-2008标准。

| STANLEY 件号     | 件号          | 规格(mm)                         |   |
|----------------|-------------|--------------------------------|---|
| STMT94160-8-23 | 94-160-23 ↓ | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 6 |

## 公制长球头内六角扳手

新产品

S-2

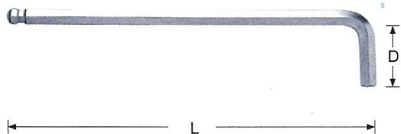


- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
- 球头扳手可倾斜25度使用。
- 符合GB/T5356-2008标准。

| STANLEY 件号     | 件号          | 规格(mm) | L(mm) | D(mm) |   |
|----------------|-------------|--------|-------|-------|---|
| STMT94099-8-23 | 94-099-23 ↓ | 1.5    | 63.5  | 15.5  | 6 |
| STMT94100-8-23 | 94-100-23 ↓ | 2      | 77    | 18    | 6 |
| STMT94101-8-23 | 94-101-23 ↓ | 2.5    | 87.5  | 20.5  | 6 |
| STMT94102-8-23 | 94-102-23 ↓ | 3      | 93    | 23    | 6 |
| STMT94103-8-23 | 94-103-23 ↓ | 4      | 104   | 29    | 6 |
| STMT94104-8-23 | 94-104-23 ↓ | 5      | 120   | 33    | 6 |
| STMT94105-8-23 | 94-105-23 ↓ | 5.5    | 131   | 35    | 6 |
| STMT94106-8-23 | 94-106-23 ↓ | 6      | 141   | 38    | 6 |
| STMT94107-8-23 | 94-107-23 ↓ | 7      | 147   | 41    | 6 |
| STMT94108-8-23 | 94-108-23 ↓ | 8      | 158   | 44    | 6 |
| STMT94109-8-23 | 94-109-23 ↓ | 10     | 180   | 56    | 3 |

## 公制加长内六角扳手

新产品

S-2

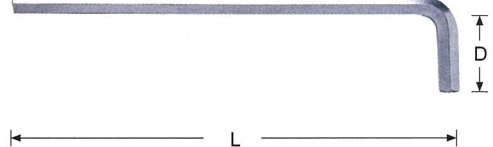

- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
- 符合GB/T5356-2008标准。

| STANLEY 件号     | 件号          | 规格(mm) | L(mm) | D(mm) |   |
|----------------|-------------|--------|-------|-------|---|
| STMT94089-8-23 | 94-089-23 ↓ | 1.5    | 91.5  | 15.5  | 6 |
| STMT94090-8-23 | 94-090-23 ↓ | 2      | 102   | 18    | 6 |
| STMT94091-8-23 | 94-091-23 ↓ | 2.5    | 114.5 | 20.5  | 6 |
| STMT94092-8-23 | 94-092-23 ↓ | 3      | 129   | 23    | 6 |
| STMT94093-8-23 | 94-093-23 ↓ | 4      | 144   | 29    | 6 |
| STMT94094-8-23 | 94-094-23 ↓ | 5      | 165   | 33    | 6 |
| STMT94095-8-23 | 94-095-23 ↓ | 6      | 186   | 38    | 6 |
| -              | 94-096-23   | 7      | 189   | 33    | 6 |
| STMT94097-8-23 | 94-097-23 ↓ | 8      | 208   | 44    | 6 |
| STMT94098-8-23 | 94-098-23 ↓ | 10     | 234   | 50    | 3 |